


Cortacircuitos Fusible de Potencia Tipo SM-5®

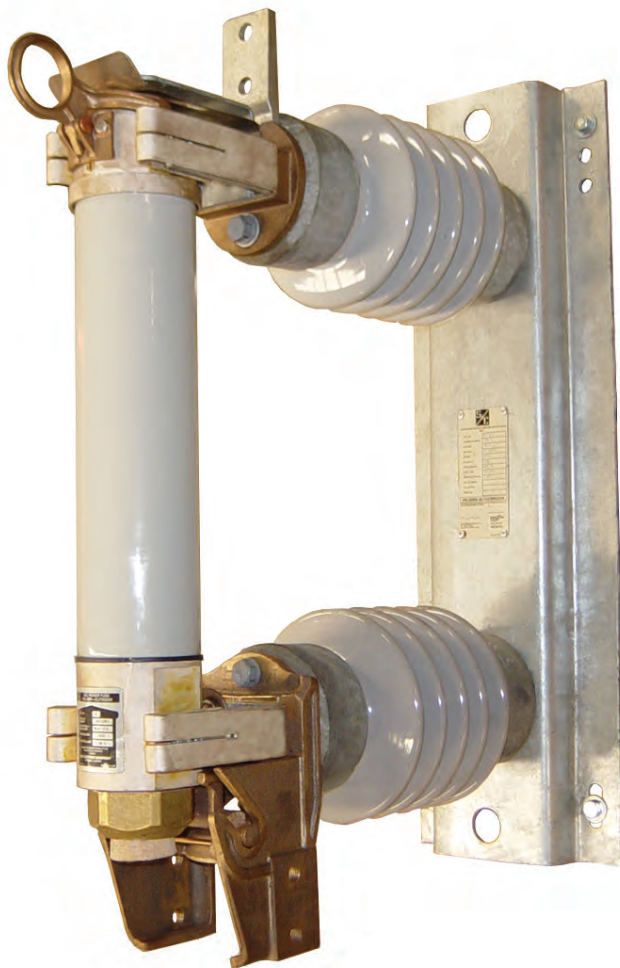


Características Eléctricas

Número de Catálogo	Descripción Corta de CFE*	kV			Amperes	
		Nom.	Máx.	NBAI	Cont.	Interruptivos Asimétricos
87512	CCFP-15-200-110-12.5	14.4	15	110	400	34,000
	CCFP-15-200-110-16					
	CCFP-15-200-110-25					
87513	CCFP-25.8-200-150-10	25	27	150	300	20,000
	CCFP-25.8-200-150-16					
87514	CCFP-38-200-200-6.3	34.5	38	300	300	17,500
	CCFP-38-100-200-10					
	CCFP-38-100-200-16					

*Aplica sólo a México



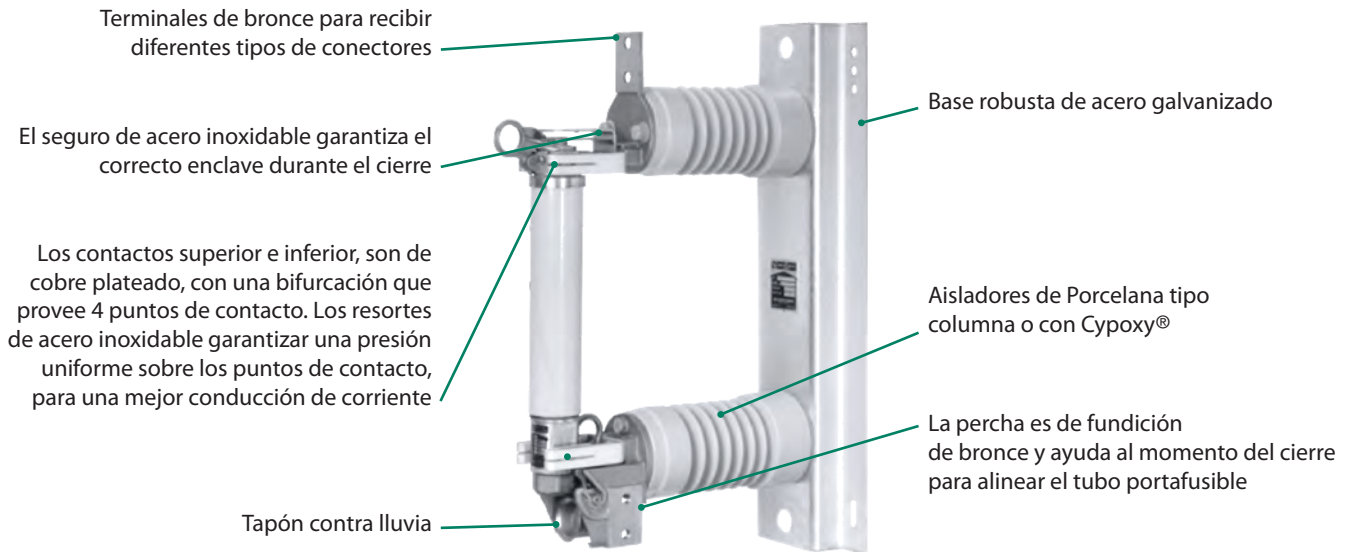

Características

Los Cortacircuitos Fusibles de Potencia, modelo SM-5 marca S&C, están diseñados para uso en subestaciones de potencia, donde los niveles de corriente de corto circuito son muy altos. Especiales para protección de transformadores, bancos de capacitores y cables; para distribución en subestación (intemperie) y protección de transformadores de servicios propios.

La capacidad superior de interrupción de corriente de estos equipos se debe a la construcción robusta, su diseño y también por su elemento fusible de plata, helicoidalmente suajado, sin soldaduras, lo que ofrece un mejor ajuste en las curvas de disparo. Incluye conectores, tubo portafusible (holder), partes vivas, base de acero galvanizado. Montaje para subestación, estilo vertical de apertura a 180°.



15 kV		27 kV		38 kV	
Velocidad Std		Velocidad Std		Velocidad Std	
Amperes	Catálogo	Amperes	Catálogo	Amperes	Catálogo
1	132001R4	1	133001R4	1	134001R4
2	132002R4	2	133002R4	2	134002R4
3	132005R4	3	133005R4	3	134005R4
5	132007R4	5	133007R4	5	134007R4
7	132010R4	7	133010R4	7	134010R4
10	132015R4	10	133015R4	10	134015R4
13	132020R4	13	133020R4	13	134020R4
15	132025R4	15	133025R4	15	134025R4
20	132030R4	20	133030R4	20	134030R4
25	132040R4	25	133040R4	25	134040R4
30	132050R4	30	133050R4	30	134050R4
40	132060R4	40	133060R4	40	134060R4
50	132075R4	50	133075R4	50	134075R4
65	132100R4	65	133100R4	65	134100R4
80	132125R4	80	133125R4	80	134125R4
100	132150R4	100	133150R4	100	134150R4
125	132200R4	125	133200R4	125	134200R4
150	132250R4	150	133250R4	150	134250R4
175	132275R4	175	133275R4	175	134275R4
200	132300R4	200	133300R4	200	134300R4
250	132400R4	250	133400R4	250	134400R4
300	132500R4	300	133500R4	300	134500R4
400	132600R4				

También disponibles en Velocidad Lenta



Rellenos Fusibles

